

2024年5月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
金型事業グループ

「カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-」 仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記のとおり「カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-」の商品仕様を変更いたします。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品


カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択- MSCHN、MSCHA、MSCHB

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110200186830/>

【カタログ】ミスミプラ型用標準部品カタログ 2022年度版_P.1059

2. 仕様変更箇所

絶縁碍子から接続子までの寸法および絶縁チューブの寸法表記に誤りがあったため、表記を修正いたしました。

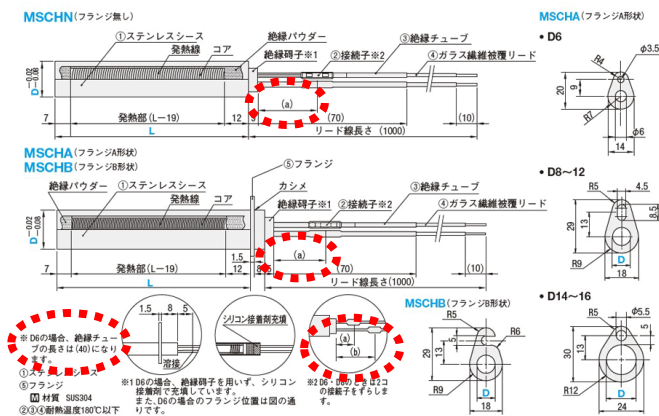

【変更前】

- 絶縁碍子から接続子の寸法 22 mm

【変更後】

- 寸法表記を (a) (b) に変更
- D寸毎の同寸法を規格表記
- D6の絶縁チューブの長さ補記

※左記は変更後の外形図です

参考：変更後の規格表

| W密度 (W/cm ²) | 接続子位置 | | 型式 | | L 指定1mm単位 | 電圧(V) 選択 | ワット数(W) 指定10W単位 |
|--|-------|----|---|-----|--------------|-------------|--------------------|
| | a | b | Type | D | | | |
| $2 \leq W/cm^2 \leq 15$ $W/cm^2 = W \{ D \times (L-19) \times 3.14 / 10^6 \}$ | 10 | 15 | MSCHN(フランジ無し) MSCHA(フランジA形状) MSCHB(フランジB形状) | 6 | 50~200 | 200 220 | 50~510 |
| | 17 | 37 | | 8 | 50~400 | | 50~1100 |
| | 22 | | | 10 | 50~600 | | 50~2000 |
| | 22 | | | 12 | | | |
| | 22 | | | *14 | | | |
| | 30 | | | *15 | | | |
| | 30 | | | *16 | | | |

[!]W数の指定は、W密度(W/cm²)が $2 \leq W/cm^2 \leq 15$ の範囲でご指定ください。[!]*D6・D14・D15・D16はMSCHB選択不可

<仕様変更の背景>

カタログ記載の情報に誤りがあったため修正いたします。

3. 仕様変更時期

既に供給されており、現行品との違いはございません。

以上