

P. 1 -493 <ミニチュアリニアガイド 表>

上面図削除

■特長：ミスミオリジナル規格の超ロングブロックタイプ。ロングブロックより更に定格荷重、許容モーメント荷重がアップ。

ミスミオリジナル




RoHS

Ⓢブロックとレールのセット品としてラジアルすきまと精度を保証していますので、ブロック、レールの単品販売はしていません。

材質 硬度	Type		L寸法
	軽予圧 上級	微すきま 並級	
標準 材質 ステンレス鋼 56HRC～	SSECB	SSECBZ	定寸
	SSECBL	SSECBLZ	指定
炭素鋼 58HRC～	SECB	SECBZ	定寸
	SECBL	SECB LZ	指定

耐熱温度：-20～80℃

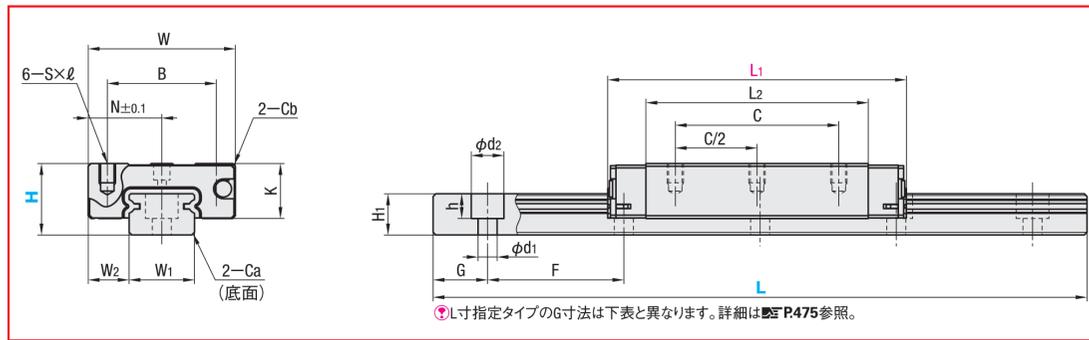

<訂正用>

