

P865 (価格算出例)

赤枠内 数値を一部変更

④ シリコン付 (USTS・SSTS) はM4~M8、六角穴付タイプ (USTH・SUSTH・PUSTH・PSSTH) はM4~M10となります。

④ SR形状の単価は、同材質のスレート形状に1.2をかけた金額となります。(1円単位切り捨て)

例：USRT5-20 UST5-20 単価  $200 \times 1.2 = 240$ 円


■ スレートタイプ

RoHS



※ボルト強度区分について P.2576

Type	ストップパ		ボルト			A付属品 (六角ナット)
	M材質	H硬度	M材質	※強度区分	S表面処理	
USS	ウレタン (黒色)	ショアA90	SCM435	10.9	三価クロメート	KNTR
USUS			SUS304	—	—	SLBNR
PUSS	ポリアセタール (白色)	—	SCM435	10.9	三価クロメート	KNTR
SPUS			SUS304	—	—	SLBNR

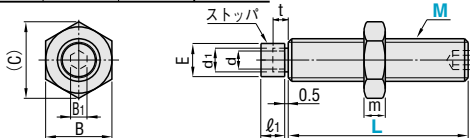

<訂正用>

例：USRT5-20 UST5-20 単価  $200 \times 1.2 = 240$ 円