

赤文字部の数値を変更


		Catalog No.				
		HV450	HV450S	HV450L	SHV450	
本体材質		SS400		SUS304		
表面処理		エニクロ メッキ	三価クロ メート	エニクロ メッキ	—	
アーム長	L	57	114	57		
	L1	99.5	156.5	99.5		
	L2	34.9	91	34.9		
締圧力 (N)		2205	800	2205		
自重 (g)		360	400	360		
アーム開閉角度		100°				
ハンドル開閉角度		60°				
付属品		ゴム付ボルト				
		材質 NBR 硬度	ショア70	ステンレスボルト		
¥単価		1~9本	1,380	1,450	1,990	3,480

HV450

HV450S (ストレートベース)

HV450L (ロングアーム)

SHV450 (ステンレス)

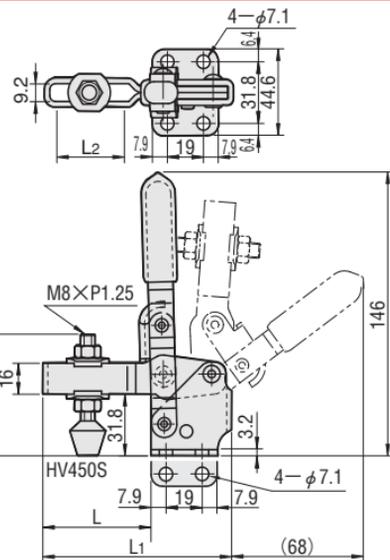

&lt;訂正用&gt;

		Catalog No.				
		HV450	HV450S	HV450L	SHV450	
本体材質		SS400		SUS304		
表面処理		エニクロ メッキ	三価クロ メート	エニクロ メッキ	—	
アーム長	L	57	114	57		
	L1	99.5	156.5	99.5		
	L2	34.9	91	34.9		
締圧力 (N)		2205	800	2205		
自重 (g)		360	400	360		
アーム開閉角度		100°				
ハンドル開閉角度		60°				
付属品		ゴム付ボルト				
		材質 NBR 硬度	ショア70	ステンレスボルト		
¥単価		1~9本	1,380	1,450	1,990	3,480

RoHS

④ 型番 □ は非対応

(クランプ状態)