
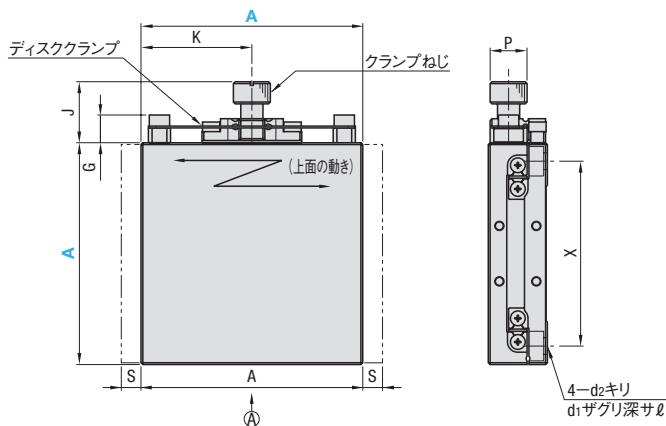


■ リニアボール式  
スライドステージ

RoHS


XSGU

※ クランプねじ位置は  
動かず、上面プレート  
のみが可動します。

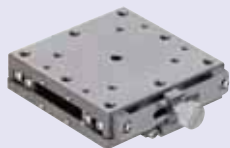

④ テーブル上面取付穴寸法はリニアボール式X軸ステージ(P.1129)をご覧ください。

■ 側面取付穴寸法 (A視)

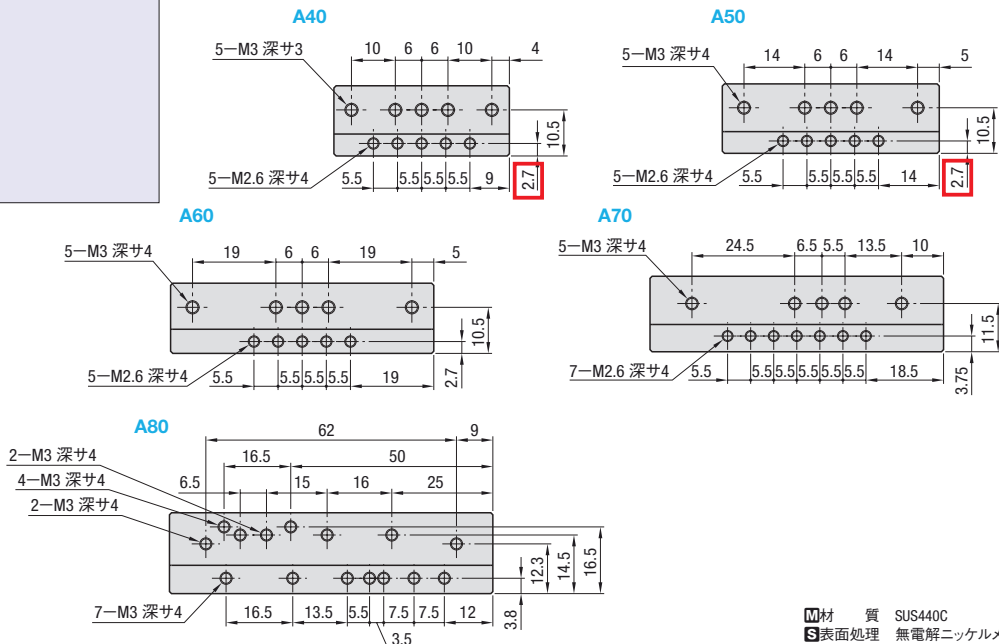

M材 質 SUS440C  
S表面処理 無電解ニッケルメッキ

<訂正用>

