

赤枠内 価格を修正


■ソフトナイロンチューブ



Catalog No.		固定寸タイプ 長さ (m)	指定寸タイプ 長さ(指定0.1m単位)	色指定	内径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	外径精度 (mm)	質量 (kg/m)	固定寸タイプ ¥単価		指定寸タイプ ¥チューブ単価/m	
Type	外径 (mm)								1~4本	5~9本	1~4本	5~9本
PUTNS (固定寸タイプ)	4	20	0.5~20	W (白)	2.5	9	±0.1	0.009	1,820	1,630	320	310
	6				4	14		0.017	3,120	2,800	550	530
	8				6	22		0.023	4,420	3,970	740	700
	10				7.5	28		0.036	6,760	6,080	1,090	1,040
PUTNSL (指定寸タイプ)	12			B (黒)	9	34	0.052	9,880	8,890	1,350	1,290	

1

■スパイラルチューブ

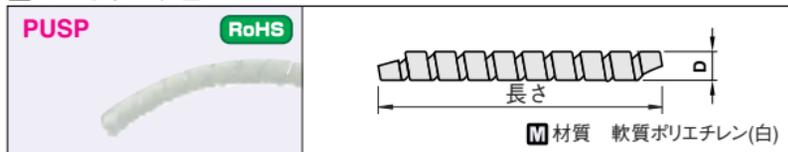

Catalog No.		使用結束径 D	*長さ (m)	¥単価	
Type	No.			1~4本	5~9本
PUSP	4	4~8	100	7,630	7,240
	9	9~18	50	7,150	6,790
	20	20~40	25	7,630	7,240

*長さとは、スパイラルチューブ内側に何も挿入していない時の長さです。

2

<訂正用>

1

固定寸タイプ ¥単価	
1~4本	5~9本
1,820	1,630
3,120	2,800
4,420	3,970
6,760	6,080
9,880	8,890

2

*長さ (m)
100
50
25